


チェックバルブ VBNF-LBA-G18-Q4

製品番号: 8193272

FESTO

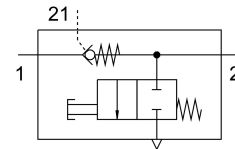

データシート

特徴	値
バルブ機能	解除可能な一方向絞り機能
追加機能選択	手動での排気
エア接続ポート 1	QS-4
空気圧接続 2	G1/8
パイロットエア接続 21	QS-4
取付方法	ねじ込み式
使用圧力	0.02 MPa...1 MPa
作動電圧	0.2 bar...10 bar
制御圧力	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 000032...145 000032
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質 ハウジング	PBT
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
取付位置	任意
操作方法 制御ノンリターン機能	空気圧式
手動排気機能	ノンロック
回転可能性	360度/継続的な回転は不可
全温度範囲の使用圧力	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 000032...145 000032
標準流量 1→2(6-0)	500 l/min
標準流量 1→2(6-5)	260 l/min
切換時間 オフ	9 ms
切換時間 オン	6 ms
防爆	ゾーン 2(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気

特徴	値
定格締付トルク	3 Nm 6 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	27.9 g
材質：カバー	ES-BE PBT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質：中空ボルト	鍛造アルミ合金
リリースリング材質	POM