


# モータ取付キット EAMM-A-L38-57A-G2

製品番号: 8197461

FESTO

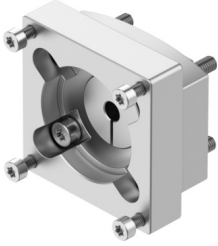

## データシート

特徴	値
呼び長さ	26 mm...26 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min...8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...-25 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...-10 °C
負荷慣性モーメント	3.2 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	3.6 Nm
製品質量	171 g...171 g
インタフェースコード アクチュエータ	L38
インタフェースコード モータイン	57A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠