


モータ取付キット EAMM-A-N48-40G

製品番号: 8197467

FESTO

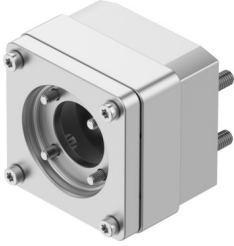

データシート

特徴	値
呼び長さ	42 mm...42 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min...8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...-25 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...-10 °C
負荷慣性モーメント	14.5 kgmm ²
伝達トルク	12.5 Nm
製品質量	401 g...401 g
インタフェースコード アクチュエータ	N48
インタフェースコード モータイン	40G
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠