


# モータ取付キット EAMM-A-S48-60RA-G2

製品番号: 8197474

FESTO

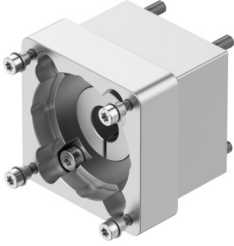

## データシート

| 特徴                 | 値                       |
|--------------------|-------------------------|
| 呼び長さ               | 50.5 mm...50.5 mm       |
| 取付位置               | 任意                      |
| 最高回転数              | 8000 1/min...8000 1/min |
| LABS 認証            | VDMA24364-B2-L          |
| 保管温度               | -25 °C...-25 °C         |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%                 |
| 保護等級               | IP40                    |
| 周囲温度               | -10 °C...-10 °C         |
| 負荷慣性モーメント          | 5.87 kgmm <sup>2</sup>  |
| 伝達トルク              | 12.5 Nm                 |
| 製品質量               | 280 g...280 g           |
| インタフェースコード アクチュエータ | S48                     |
| インタフェースコード モータイン   | 60RA                    |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                  |