


モータ取付キット EAMM-A-S48-60H-G3

製品番号: 8197482

FESTO

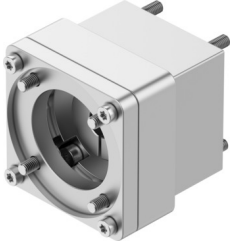

データシート

特徴	値
呼び長さ	55.5 mm...55.5 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min...8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...-25 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...-10 °C
負荷慣性モーメント	5.87 kgmm ²
伝達トルク	12.5 Nm
製品質量	340 g...340 g
インタフェースコード アクチュエータ	S48
インタフェースコード モータイン	60H
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠