


# モータ取付キット EAMM-A-S48-60R-G2

製品番号: 8197485

FESTO

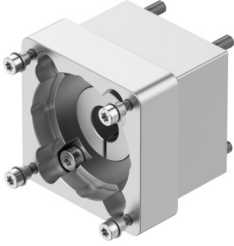

## データシート

特徴	値
呼び長さ	50.5 mm...50.5 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min...8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...-25 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...-10 °C
負荷慣性モーメント	5.87 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	6.5 Nm
製品質量	280 g...280 g
インタフェースコード アクチュエータ	S48
インタフェースコード モータイン	60R
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠