


# モータ取付キット EAMM-A-D50-60H-S1-G2

製品番号: 8197491

FESTO

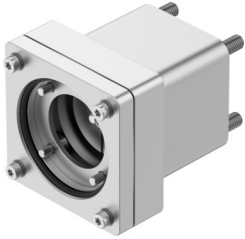

## データシート

特徴	値
呼び長さ	78 mm...78 mm
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min...6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...-25 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...-10 °C
負荷慣性モーメント	34.8 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	21 Nm
製品質量	950 g...950 g
インタフェースコード アクチュエータ	D50
インタフェースコード モータイン	60H
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠