


モータ取付キット EAMM-A-D40-60P-S1-G2

製品番号: 8197497

FESTO

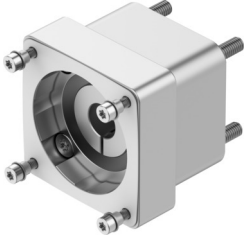

データシート

特徴	値
呼び長さ	52 mm...52 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min...8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...-25 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...-10 °C
負荷慣性モーメント	5.87 kgmm ²
伝達トルク	12.5 Nm
製品質量	340 g...340 g
インタフェースコード アクチュエータ	D40
インタフェースコード モータイン	60P 60PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠