


エルボ NPQO-L-M5-Q4-P10

製品番号: 8203302

FESTO

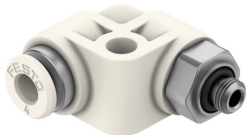

データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------------|--|
| 呼び径 | 2.5 mm |
| チューブ挿入深さ | 14.8 mm |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | Oリング |
| 取付位置 | 任意 |
| 形状 | エルボ |
| 発注単位 | 10 |
| 構造 | Push-Pull方式 |
| バリエーション | 取付穴付 |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.09 MPa...0.3 MPa -0.9 bar...3 bar -13.05 psi...43.5 psi |
| 温度依存性使用圧力 | -0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar -13.05 psi...232 psi |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス 二酸化炭素 エア 酸素 窒素 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 流体温度 | 0 °C...120 °C |
| 周囲温度 | 0 °C...60 °C |
| 規格に基づく生体適合性 | ISO 18562 |
| 規格準拠の表面クリーン度に関するレポート | ASTM G 93 ISO 15001 |
| 炭化水素類最高不純物レベル | 550 MGM |
| 許容締付トルク | 2.5 Nm |
| 定格締付トルク | 2.25 Nm |
| 定格締付トルクに対する許容 | ±10% |
| 製品質量 | 11.14 g |
| エア接続ポート 1 | 雄ねじM5 |

| 特徴 | 値 |
|---------------|----------------|
| 空気圧接続 2 | チューブ 外径4mm用 |
| 周囲温度 華氏 | 32 °F...140 °F |
| 色 リリースリング | 白 |
| ねじ付トラニオン材質 | ステンレス |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 ハウジング | PVDF |
| 材質 ねじシール | FPM |
| リリースリング材質 | PVDF |
| Oリング材質 | FPM |
| チューブシール材質 | FPM |
| チューブ止め具材質 | ステンレス |
| スラストリングの材質 | PVDF |