


# ガイドユニット FENG-32-400-GF

製品番号: 8204067

FESTO

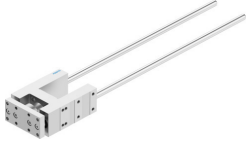

## データシート

特徴	値
サイズ	32
ストローク	400 mm
取付位置	任意
ガイド	軸受ガイド
構造	ガイド
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
変位力	30 N
移動負荷	1158 g
製品質量	2250 g
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	ステンレス
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ヨークプレート材質	鍛造アルミ合金, アルマイト