


ソフトグリッパ
HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

製品番号: 8207885

FESTO

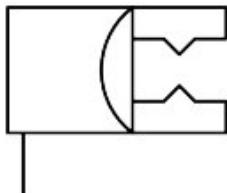

データシート

特徴	値
サイズ	40
ワーキングストローク	0 mm...55 mm
最小把持径	30 mm
最大把持径	55 mm
駆動タイプ	空気圧式
取付位置	任意
機能	複動式
グリッパ機能	アダプティブ
グリッパフィンガの本数	2
構造	フォームフィット 摩擦による嵌めあい
使用圧力	-0.085 MPa...0.02 MPa -12.325 psi...2.9 psi
作動圧力	-0.85 bar...0.2 bar
バースト圧 キャップ	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
グリッパの許容使用頻度	5 Hz
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーンIII
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	0 °C...60 °C
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
保護等級	IP69K
トータル把持力	5 N
製品質量	240 g
取付方法	ISO 9409-1-50-4-M6の後
空気圧接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 アダプタ	強化 PA

特徴	値
材質: ねじ	ステンレス
グリッパフィンガ材質	VMQ(シリコン)、金属検出可能
キャップ材質	強化 PA
色	青
ショア硬さ	A 40 +5