
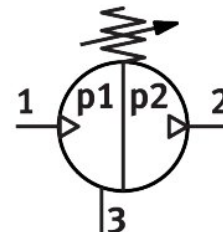


増圧器 PBPA-40-10-A

製品番号: 8210527

FESTO

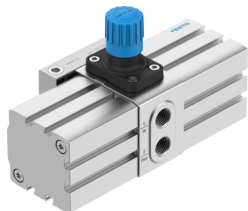

データシート

特徴	値
ピストン径	40mm
取付位置	任意
構造	ツインピストンエアブースタ
圧カインジケータ	G1/8準備
出力圧力 2	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
使用圧力	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
作動圧力	2 bar...8 bar
入力圧力1	2 bar...8 bar
入力圧力 1	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
制御圧力範囲の情報	制御用スプリングに最大の張力をかけた場合、最大出力圧力を40%超えることができます。
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:3:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	1000 g
取付方法	雌ねじM4付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠