


インラインフィルタ
OAFA-C-Q4-E-E

製品番号: 8212638

FESTO

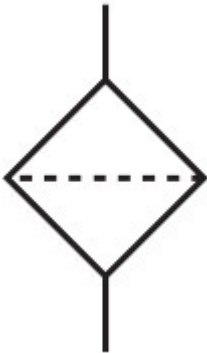

データシート

特徴	値
呼び径	4 mm
使用に関する注記	ハウジングは極性溶媒（アルコールなど）で洗浄しないでください。
取付位置	任意
ろ過度	40 µm
使用圧力	-0.1 MPa...1 MPa -14.5 psi...145 psi
作動圧力	-1 bar...10 bar
作動流体	エア
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの使用に関する制限のある厳しさF1Aで、フェスト社内の定義に従ったバッテリー製造に適しています。
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	5.4 g
取付方法	インライン
空気圧接続	チューブ 外径4mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	HNBR
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	PA