


真空パッド
OGVM-45-G-N-RA
製品番号: 8213224

FESTO

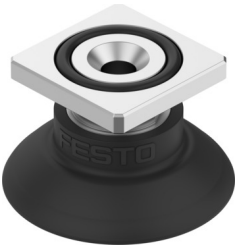

データシート

特徴	値
コネクタ付サクシジョンカップ	7.8 mm
最小ワーク半径	25 mm
呼び径	4 mm
サクシジョンカップ径	45 mm
サクシジョンカップ容量	9.4 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシジョンカップ形状	丸, ベル型
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1/A2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
公称使用圧力における保持力	77 N
定格作動圧力における横荷重	117 N
製品質量	25 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	長方形アダプタ RA
色	黒
ショア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシジョンカップ材質	NBR