


真空パッド
OGVM-20X60-GV-N-RA
製品番号: 8213250

FESTO

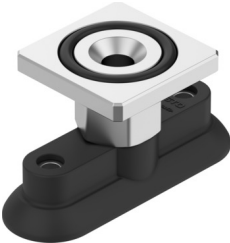

データシート

特徴	値
コネクタ付サクシジョンカップ	5 mm
最小ワーク半径	12.5 mm
呼び径	6 mm
サクシジョンカップサイズ	20x60mm
サクシジョンカップ容量	5 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシジョンカップ形状	楕円形, ベル型
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1/A2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
公称使用圧力における保持力	81 N
定格作動圧力における垂直せん断力	103 N
製品質量	27 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	長方形アダプタ RA
色	黒
ショア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシジョンカップ材質	NBR