


真空保持バルブ
ISV-1/8-F1A

製品番号: 8217204

FESTO

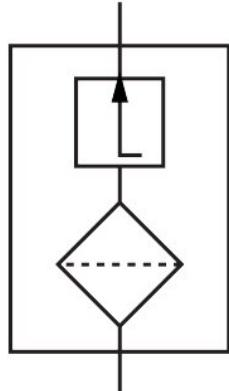

データシート

特徴	値
サイズ	G1/8
エジェクタインパルスの適合性	8 MPa 8 bar
取付位置	任意
使用圧力	-95 kPa...0 kPa
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
-0.05 MPa(-0.5bar, -7.25psi)時の必要な吸込み率	2 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの値が低い電池の製造に適している (F1a)
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	9 g
取付方法	ねじ込み式
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
材質 スプリング	ステンレス
材質: フィルタ	鍛造アルミ合金 ステンレス構造
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質: 中空ボルト	鍛造アルミ合金
材質 フロート	POM