


モータ取付キット EAMM-A-C80-19-158CA-S5

製品番号: 8230201

FESTO

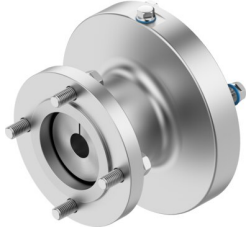

データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------|-----------------------|
| 呼び長さ | 82 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| ギア比 | 1:1 |
| 最高回転数 | 5500 1/min |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -25 °C...60 °C |
| 相対湿度 | 0 ~ 100 % |
| 保護等級 | IP69K |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 負荷慣性モーメント | 128 kgmm ² |
| 伝達トルク | 60 Nm |
| 製品質量 | 4510 g |
| インタフェースコード アクチュエータ | C80-19 |
| インタフェースコード モータイン | 158CA |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |