


# Y įkišama jungtis QSY-12H

Gaminio numeris: 130632

★ Standard-Programm

[Su įspaudžiama jungtimi](#)

FESTO

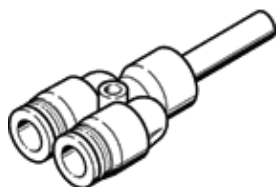

## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė   |
|--|---|
| Dydis  | Standartas  |
| Nominalus dydis                                | 7,3 mm  |
| Montavimo pozicija                             | Bet koks  |
| Dėžės dydis                                    | 10  |
| Konstrukcija                                   | Traukimo/ stūmimo principas   |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 14 bar  |
| Darbinė terpė                                  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]<br>Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei        | Galima naudoti oro tepimą   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                  | 1   |
| Aplinkos temperatūra                           | -10 ... 80 °C   |
| Leidimas                                       | Germanischer Lloyd  |
| Produkto svoris                                | 34 g  |
| Išėjimų skaičius                               | 2   |
| Padavimo linijų skaičius                       | 1   |
| Pneumatinis pajungimas, maitinimo linija       | Jungtis QS-12   |
| Pneumatinis pajungimas, išėjimas               | für Schlauch Außen-Ø 12 mm  |
| Išjungimo žiedo spalva                         | mėlynas   |
| Informacija                                    | atitinka RoHS   |
| Informacija apie tvirtinimą                    | PBT   |
| Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys      | POM   |
| Informacija apie žarnelės sandariklį           | NBR   |
| Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys  | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |