


Vidinė žarnos jungtis

C-1/8-P-6

Gaminio numeris: 2021

FESTO

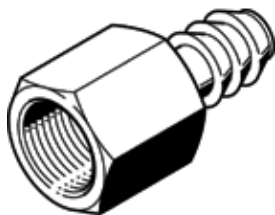

Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Nominalus dydis | 4 mm |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Vidinis sriegis G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 8 mm |