


Peteliškės tipo sklendė VZFB-A-4"-CC-V4V4V

Gaminio numeris: 2461959
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Nominal width 4", with clamp ferrule, ASME-BPE, FPM, material 1.4404.
Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.

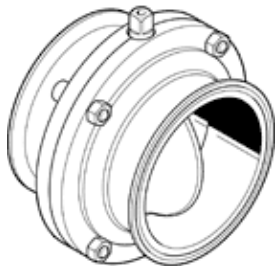

Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------|--|
| Konstrukcija | 2- krypčių diskinis vožtuvas |
| Veikimo būdas | rankinis |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Sąsajos | Užspaudimas/ užspaudimas |
| Skersmuo DN | 4" |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Nominalus armatūros slėgis | 10 |
| Paleidimo momentas | 35 Nm |
| Paremtas standartu | ASME BPE |
| Terpė | Vanduo Neutralūs skysčiai |
| Terpės temperatūra | -15 ... 140 °C |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Material housing | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Korpuso medžiagos numeris | 1.4404 |
| Material disc | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Poveržlių medžiagos numeris | 1.4404 |
| Material shaft | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Veleno medžiagos numeris | 1.4404 |
| Produkto svoris | 3.300 g |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |