 



# Fiksavimo stabdymo elementas KEC-25-S

Gaminio numeris: 538244

FESTO

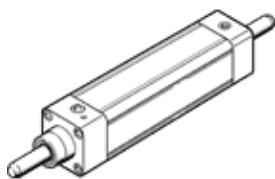

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Tvirtinimas su veikimo kryptimi	abiejuose galuose Tvirtinimas su spyruokle, atlaisvinimas suspaustu oru
Saugumo funkcijos	Stopping a linear movement
Lygis (PL)	Kat. 1, PLC
Darbinis slėgis	3,8 ... 8 bar
Max. permissible test pressure	10 bar
Minimalus išleidimo slėgis	3,8 bar
Apvali medžiaga suspaudimui	25 mm
Leidimas	IFA
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus mechanizmas
Skyriaus sertifikatas	IFA 0404021
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Statinė laikanti jėga	8.000 N
Produkto svoris	15.600 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu su priedais
Release connection, clamping unit	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	aukštai legiruotas plienas
Material housing	Aliuminio liejinys
Material clamp jaws	rankio plienas
Material piston	Aliuminio liejinys