


Tiesinės kreipiamosios DHSL-2DGE40RF-DGEA25

Gaminio numeris: 543018

FESTO

Susideda iš elektrinės - diržinės pavaros su riedėjimo guoliais, bei ašiniai guoliai ir pozicionavimo ašies. Ypač dinamiškas pozicionavimas. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".

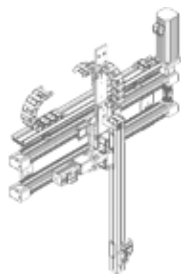

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 4.0
Apkrova	0 ... 10 kg
Z- ašies pavara	DGEA-25
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara DGEA
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 600 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,05 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,05 mm
Y- ašies pavara	2x DGE-40-ZR-RF
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliotas diržas su riedėjimo guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 2.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm