


Plokščio pavišiaus kreipiamosios DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

Gaminio numeris: 543019

FESTO

Susideda iš elektrinės - diržinės pavaros su rutuliniais guoliais ir ašinių guolių. Tikslus ir labai dinamiškas pozicionavimas. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".

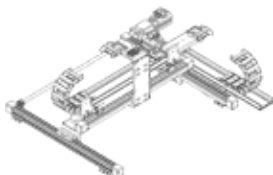

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Plokščias paviršius 1.0-3.0
Apkrova	0 ... 6 kg
Y- ašies pavara	DGE-25-ZR-KF
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 1.300 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm
X- ašies pavara	DGE-25-ZR-KF
X- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, X ašis	betkoks
X ašies eiga	0 ... 2.000 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm