 



Elektromagnetinis skirstytuvas MOFHB-3-1/4

Gaminio numeris: 546053
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge

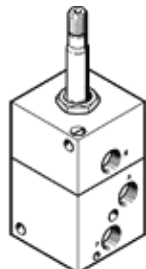

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Standartinis nominalus srauto debitas	600 l/min
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	7 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas
Išjungimo laikas	21 ms
Ijungimo laikas	18 ms
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	565 g
Valdomas išmetimo portas 84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas