


Lygiagreto motavimo komplektas EAMM-U-A19-40A

Gaminio numeris: 559785

FESTO

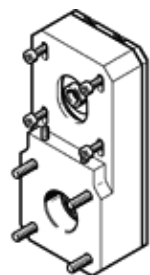

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	19
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	2,868 kgmm ²
Tuščio eigos momentas	0,05 Nm
Keičiamas momentas	1 Nm
Produkto svoris	270 g
Informacija	atitinka RoHS