


Kabelis

NEBV-S1W44-K-10-N-LE39

Gaminio numeris: 565288

FESTO

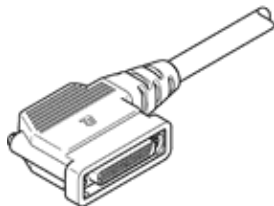

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Kabelio priedas	Statiniam panaudojimui
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	0,86 A
Apsaugos klasė	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkto svoris	1.530 g
Elektrinis pajungimas	44-kojelės Kištuko lizdas Sub-D
Kabelio struktūra	40 x 0,14 mm ²
Kabelio skersmuo	8,9 mm
Kabelio ilgis	10 m
Montavimo tipas	4-40UNC
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	TPE
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Bronzinis Auksoota