


# Tiesinės kreipiamosios DHSL-4-EGC80TB-DGSL16

Gaminio numeris: 574510

FESTO

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį  
"Fakso užklausa".

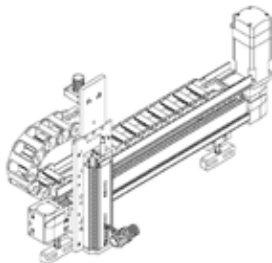

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 4
Apkrova	0 ... 4 kg
Z- ašies pavara	DGSL-16
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Z ašies eiga	0 ... 150 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,01 mm
Y- ašies pavara	EGC-80-TB
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliuito diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 8.500 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,08 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,08 mm