


Pajungimo kabelis NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

Gaminio numeris: 8031122
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge

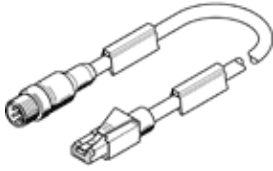

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	455 g
Elektrinė jungtis 1	Tiesus kištukas, M12x1, 4 polių, D- kodas, ekranuojamas
Elektrinė jungtis 2	Straight plug connector, RJ45, 4-pin
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 50 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Etherneto kabelio specifikacija	Tipas: CAT 5
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio priedas	Basic
Laido bandymo sąlygos	Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą.
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	52 mm
Kabelio skersmuo	6,4 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,2 mm
Kabelio struktūra	2x(2x0,14)
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,14 mm ²
Gnybto skerspjūvis	0,14 mm ²
Apsaugos klasė	IP20 IP67
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-20 ... 80 °C
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	mėlynas
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Nikeluota ir auksuota