


# Ašies komplektas EAMM-A-V32-40R

Gaminio numeris: 8087090

FESTO

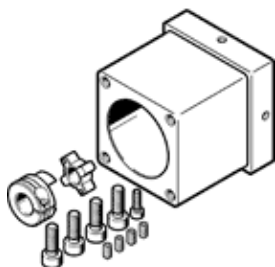

## Tech. Duomenys

| Savybės                  | Reikšmė                |
|--------------------------|------------------------|
| Nominalus ilgis          | 46 mm                  |
| Montavimo pozicija       | Bet koks               |
| Maksimalus greitis       | 10.000 1/min           |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L         |
| Saugojimo temperatūra    | -25 ... 60 °C          |
| Sąlyginė oro drėgmė      | 0 - 95 %               |
| Apsaugos klasė           | IP40                   |
| Aplinkos temperatūra     | -10 ... 60 °C          |
| Inercijos masės momentas | 0,19 kgmm <sup>2</sup> |
| Keičiamas momentas       | 1,5 Nm                 |
| Produkto svoris          | 131 g                  |
| Interface code, actuator | V32                    |
| Interface code, motor in | 40R                    |
| Informacija              | atitinka RoHS          |