


# Iespiežamais Y-veida savienotājs QSY-F-8

Daļas numurs: 533935

FESTO

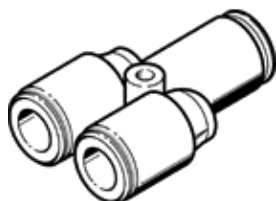

## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Izmērs                                      | Standarta                                          |
| Nominālais izmērs                           | 7,5 mm                                             |
| Konstrukcijas struktūra                     | Spied/pavelc princips                              |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 16 bar                                   |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi           | Eļļotāja darbība iespējama                         |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC       | 3                                                  |
| Pārtikas drošība                            | saskaņā ar ražotāja deklarāciju                    |
| Apkārtējās vides temperatūra                | 0 ... 150 °C                                       |
| Autorizācija                                | Germanischer Lloyd                                 |
| Produkta svars                              | 27,6 g                                             |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1   | priekš cauruļvada, 8 mm ārējais diametrs           |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2   | priekš cauruļvada, 8 mm ārējais diametrs           |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS                                       |
| Materiālu informācija, korpuss              | Misiņš<br>hroma un niķeļa pārklājums               |
| Vītnes blīvējuma materiālu informācija      | FPM                                                |
| Cauruļu blīvējumu materiālu informācija     | FPM                                                |