


# schokdemper DYEF-M14-Y1

Artikelnummer: 1179863

FESTO

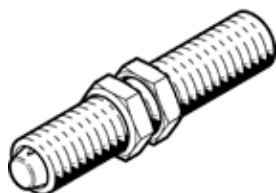

## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                              |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Grootte                          | M14                                 |
| Slag                             | 1,2 mm                              |
| Demping                          | P-demping zonder metalen vaste stop |
| Inbouwpositie                    | willekeurig                         |
| Positiedetectie                  | zonder                              |
| Max. impactsnelheid              | 0,8 m/s                             |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand        |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Omgevingstemperatuur             | 0 ... 60 °C                         |
| Dempingslengte                   | 1,2 mm                              |
| Max. energieabsorptie per slag   | 0,45 J                              |
| Productgewicht                   | 82,5 g                              |
| Soort bevestiging                | met contraoer                       |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform                        |
| Materiaal dichtingen             | NBR                                 |
| Materiaal behuizing              | hooggelegeerd staal                 |