


Y-insteekkoppeling NPQP-Y-Q10-E

Artikelnummer: 132574

FESTO

Einde productie.Leverbaar tot 2013.

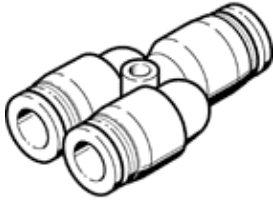

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	5,9 mm
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	22 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 10 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 10 mm
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PP
Informatie materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij