 



# smoorgeluiddemper VFFK-C-K-R14-P

Artikelnummer: 133143

FESTO

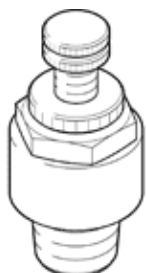

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelende geluiddemperfunctie
Pneumatische aansluiting 1	R1/4
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal debiet 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 420 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	25 g
Materiaal silencer insert	PE
Materiaal inschroeftap	messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal regelschroef	messing vernikkeld