

aansluitblok CPE10-PRSGO-3

Artikelnummer: 187819


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor ventielen van de Compact Performance-reeks, met open PRS-kanalen.

Bij dit aansluitblok mogen enkel schroefkoppelingen met G-draad gebruikt worden.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO

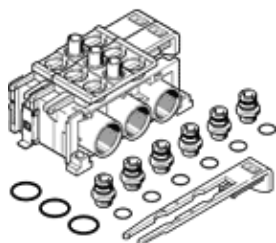

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	3
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Productgewicht	70 g
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring met DIN-rail
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt