


schijfventiel VZFB-SZ-11/2"-TT-V2V2E

Artikelnummer: 2471203
Einde productie

FESTO

Nominale breedte 1 1/2", met draad, SMS 1145, EPDM, materiaal 1.4301.
Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.

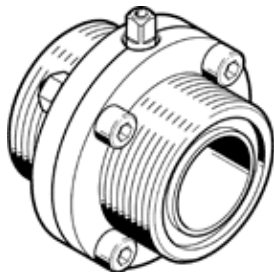

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	2-wegschijfventiel
Soort bediening	manueel
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Uitwendige schroefdraad/uitwendige schroefdraad
Nominale breedte DN	1 1/2"
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	10
Bedieningsmoment	10 Nm
Gebaseerd op norm	SMS 1145
Medium	Water neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-10 ... 120 °C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4301
Materiaal schijf	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer schijf	1.4301
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4301
Productgewicht	1.500 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand