 



kleemeenheid KEC-25-S

Artikelnummer: 538244

FESTO

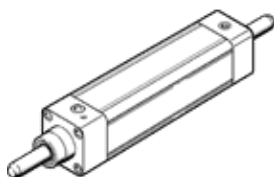

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Klemsoort met werkrichting	aan beide zijden Klemmen d.m.v. veer, losmaken d.m.v. perslucht
Beveiligingsfunctie	Vasthouden van een lineaire beweging
Performance Level (PL)	Kat. 1, PLc
Werkdruk	3,8 ... 8 bar
Max. toelaatbare testdruk	10 bar
Minimale release druk	3,8 bar
te klemmen rond materiaal	25 mm
Toelating	IFA
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-machinerichtlijn
Afdeling voor uitgifte van certificaten	IFA 0404021
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Statische houdkracht	8.000 N
Productgewicht	15.600 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad met toebehoren
Kleemeenheid	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal veer	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal klemklauwen	Werktuigstaal
Materiaal zuiger	aluminumlegering