


vrijdragende portaalmanipulatoren DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-HMPL20

Artikelnummer: 543036

FESTO

bestaande uit elektrische tandriemassen met rolgeleiding, verticaal modulaire handlingas, exact positioneren. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.

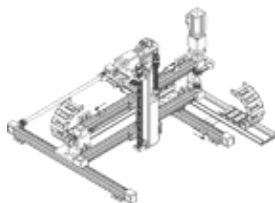

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Ruimteportaal 2.0
Nuttige belasting	0 ... 4 kg
Aandrijving Z-as	HMPL-20
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Tussenpositie Z-as	enkelvoudig
Slag Z-as	0 ... 200 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	2x DGE-25-ZR-RF
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 1.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,1 mm
Aandrijving X-as	DGE-25-ZR-RF
Aandrijfsysteem X-as	elektrisch
Tussenpositie X-as	Tandriem met rolgeleiding
Tussenpositie X-as	willekeurig
Slag X-as	0 ... 3.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie X-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie X-as	± 0,1 mm