 



Naderingsschakelaar SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

Artikelnummer: 543866

FESTO

elektrisch, contactloos, PNP, voor aandrijvingen met T-gleuf, montage
bovenaan, met stekker M8.

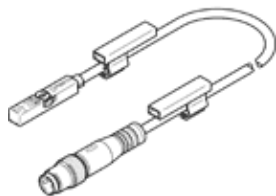

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Max. uitgangsstroom	100 mA
Max. schakelvermogen DC	3 W
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker M8x1 3-polig roteerbare schroefdraad
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Testvoorwaarden van kabel	Kabelrups: 5 miljoen cycli, buigradius 75 mm Buigvastheid volgens Festo norm Testvoorwaarden op verzoek
Kabellengte	0,3 m
Kabeleigenschap	Standaard+kabelrups
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PU) Oliebestendig
Soort bevestiging	vastgeschroefd van boven in de gleuf in te plaatsen
Productgewicht	8,9 g
Informatie materiaal behuizing	Messing PA TPE-U(PU) hooggelegeerd staal roestvrij vernikkeld
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP68