 



basisventiel LCB-3-1/4-B

Artikelnummer: 546057
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

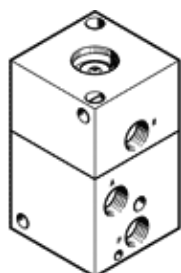

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	pneumatisch
Breedte	50 mm
normaal nominaal debiet	600 l/min
Werkdruk	2 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	6,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Stuurdruk	0 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	500 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluiting stuur lucht 12	M20x1
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd