


vouwbalgkit DADB-V6-40-S376-425

Artikelnummer: 553305

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 15552

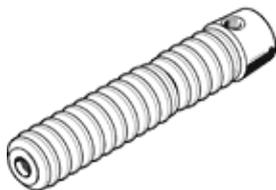

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	46 mm
Grootte	40
Slagbereik	376 ... 425 mm
Zuigerstangverlenging	115 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	129 g
Soort bevestiging	opschuifbaar met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter componenten	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij