


vouwbalgkit DADB-V6-63-S126-175

Artikelnummer: 553335

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 15552

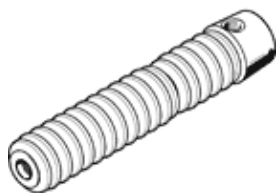

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Buitendiameter | 57 mm |
| Grootte | 63 |
| Slagbereik | 126 ... 175 mm |
| Zuigerstangverlenging | 56 mm |
| Design | rond |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Bestand tegen media | Stof Steengruis Oliën Vet Benzine |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Productgewicht | 103 g |
| Soort bevestiging | opschuifbaar met schroefdraadpen |
| Pneumatische aansluiting | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal adapter componenten | PA-versterkt |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal vouwbalg | NBR |
| Materiaal schroefdraadpin | hooggelegeerd staal roestvrij |