


Parallelkit EAMM-U-A19-40A

Artikelnummer: 559785

FESTO

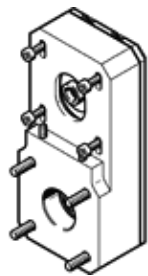

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	19
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	2,868 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,05 Nm
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	270 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform