


axiaalkit EAMM-A-L38-87A

Artikelnummer: 560680

★ Kernprogramma

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

FESTO

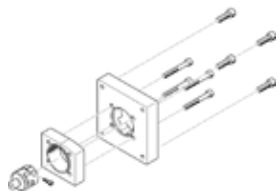

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	4,4 Nm
Productgewicht	480 g
Interface code, actuator	L38
Interface code, motor in	87A
Materiaal - opmerking	RoHS conform