


aansluitkabel NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE25

Artikelnummer: 565283

FESTO

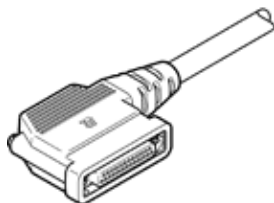

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Kabeleigenschap	Voor statische toepassingen
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	1,64 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
Productgewicht	520 g
Elektrische aansluiting	25-polig Contactdoos Sub-D
Kabelmontage	25 x 0,25 mm ²
Kabeldiameter	9,9 mm
Kabellengte	2,5 m
Soort bevestiging	4-40UNC
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	TPE
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Informatie materiaal insteekcontact	brons verguld