 



# basisventiel

## VOFC-L-M32C-MC-FGP14-F9-A

Artikelnummer: 570788

FESTO

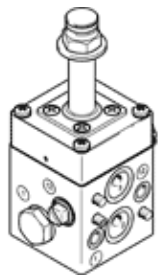

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	51 mm
normaal nominaal debiet	600 l/min
Werkdruk	2 ... 8 bar
Constructieve opbouw	voorgestuurd zuigerzitventiel
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	6 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	geen
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	intern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Safety Integrity Level (SIL)	tot SIL 3 Low Demand modus tot SIL 4 Low Demand modus
Debiet Kv beluchting	0,5 m <sup>3</sup> /h
Debiet Kv ontluchting	0,65 m <sup>3</sup> /h
Schakeltijd uit	12 ms
Schakeltijd in	20 ms
Inschakelduur	100%
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Mediumtemperatuur	-25 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Productgewicht	550 g
Pneumatische aansluiting 1	NAMUR gatenpatroon
Pneumatische aansluiting 2	NAMUR gatenpatroon
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	NAMUR gatenpatroon
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium Bedeckt met hard Ematal