


# Verbindingskabel NEBS-L2G4-K-2.5-LE4

Artikelnummer: 570921

FESTO

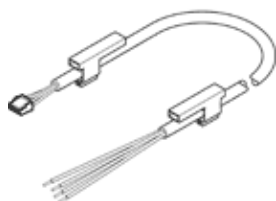

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden van kabel	Buigvastheid volgens Festo norm Testvoorwaarden op verzoek
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	1 A
Vervuilinggraad	2
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Elektrische aansluiting 1	Contactdoos, haaks L2, 4-polig
Elektrische aansluiting 2	open einde, 4-aderig
Kabelmontage	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Kabeldiameter	4,1 mm
Kabellengte	2,5 m
Geleider-nominale doorsnede	0,14 mm <sup>2</sup>
Kleurcode draadisolatie	blauw bruin zwart wit
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PBT
Informatie materiaal isolatiehuls	PP
Informatie materiaal kabelmantel	PVC