


Axiaalkit
EAMM-A-L48-87A-G2
Artikelnummer: 8197459

FESTO

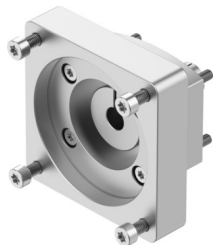

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	44 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	14.5 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	459 g
Interfacecode actuator	L48
Interfacecode motor In	87A
Materiaal-informatie	RoHS conform