


Axiaalkit
EAMM-A-N38-60H-G2
Artikelnummer: 8197463

FESTO

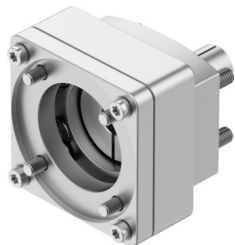

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	41 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	14.5 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	16 Nm
Productgewicht	374 g
Interfacecode actuator	N38
Interfacecode motor In	60H
Materiaal-informatie	RoHS conform