


Geleidingseenheid FEN-12/16-160-GF

Artikelnummer: 8208450

FESTO

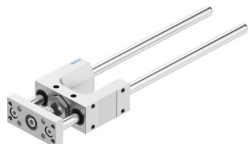

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12/16
Slag	160 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Verplaatsingskracht	15 N
Verplaatste massa	353 g
Productgewicht	682 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal jukplaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd