


# Válvula de retenção H-3/4-B

Cód. do item: 11692

FESTO

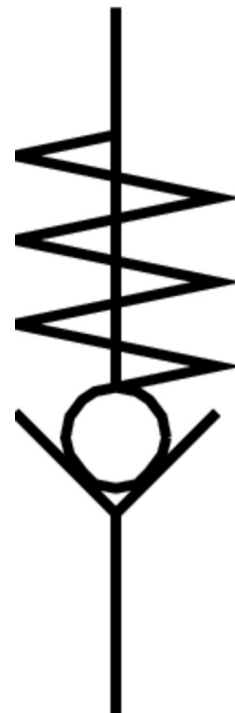

## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Tipo de fixação	Parafusável
Pressão operacional	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posição de instalação	Indiferente
Vazão nominal padrão 1→2 (6-5)	5900 l/min
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Meio de controle	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Torque de aperto máx.	60 Nm
Peso do produto	101 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR